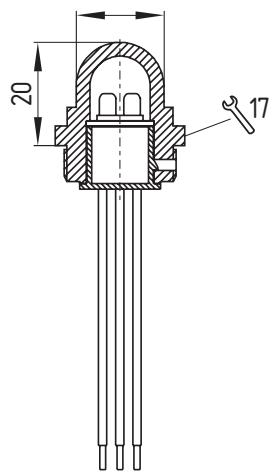
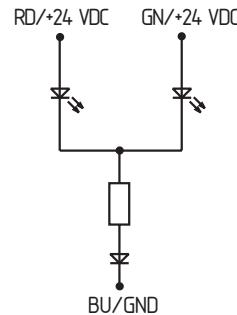


中文

- 绿色和红色LED，白色（透明）
- 拧入电缆进口Pg 11, Pg 13.5, M 16或M 20
- 额定工作电压U_e 24 VDC; 额定工作电流I_e 20 mA
- 防护等级 IP67
- 环境温度 - 5°C... + 70°C
- 最大 A / F 17的紧固力矩：1.5Nm

注意

安装指示灯，确保电缆不扭曲。防护等级IP67仅在使用提供的橡胶密封件时才能实现，不超过最大紧固力矩，指示灯紧固在螺纹上。

尺寸**电路图**

CE

K. A. Schmersal GmbH
Industrielle Sicherheitsschaltsysteme
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49 - (0)202 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)202 - 64 74 - 100
E-Mail: info@schmersal.de
Internet: <http://www.schmersal.com>

Production site:

ACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Rodovia Boituva-Porto Feliz, Km 12
Vila Esplanada – CEP: 18550-000
Boituva – SP

Telefon: +55-(0) 15-32 63-98 66
Telefax: +55-(0) 15-32 63-98 90
E-Mail: export@aceschmersal.com.br
Internet: www.aceschmersal.com.br