



PL Instrukcja obsługi Strony 1 do 2
Original

Opis produktu

Klucz zamówieniowy

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy następujących typów:

NBGLC^{①②③④}


Nr	Opcja	Opis
①		Wielkość obudowy
②		Liczba otworów dla urządzeń sterowniczych
③		Pozycja dławicy kablowej
	1	Z boku u dołu
	2	Z boku u góry
	3	W dnie
④	/NSK	z kołnierzem ochronnym

Wersje specjalne

Dla wersji specjalnych, które nie są wymienione w kluczu zamówieniowym, obowiązują odpowiednio powyższe i poniższe informacje, o ile są one zgodne z wersją standardową.

Wymiary


Wszystkie wymiary w mm.

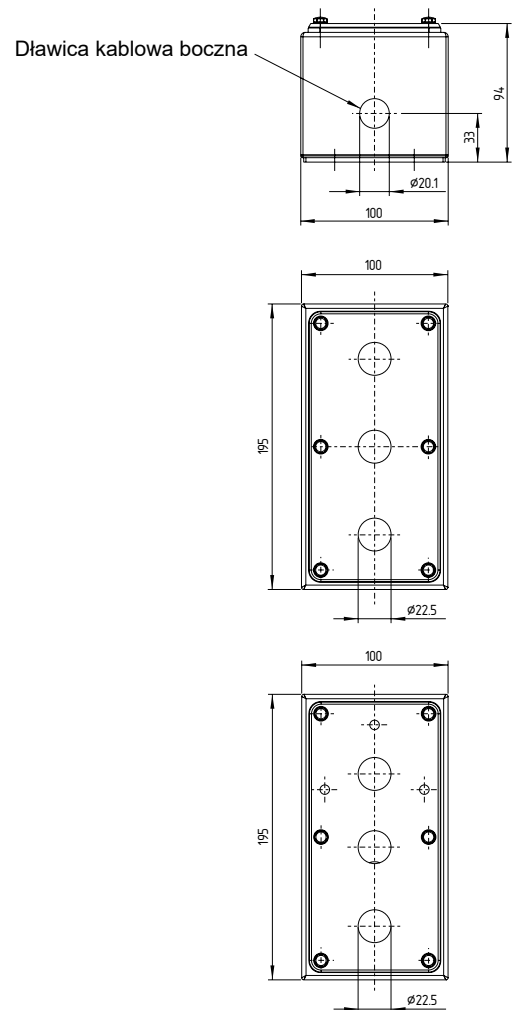

Wersja specjalna dla kołnierza ochronnego NSK



Moment dokręcania śrub mocujących kołnierza ochronnego NSK 1 Nm ± 0,1 Nm

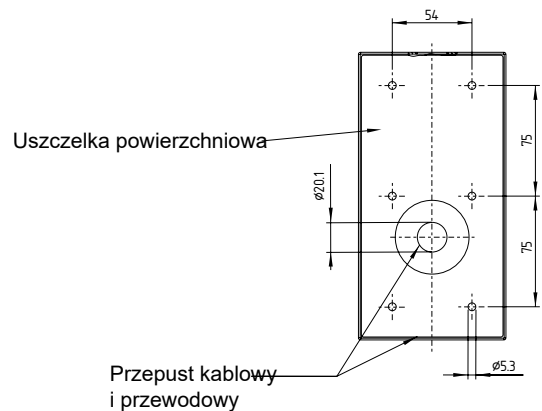

Przepust kablowy i przewodowy w dnie obudowy jest standardem. Urządzenia z dodatkiem .1 lub .2 w oznaczeniu typu mają boczny przepust kablowy i przewodowy zamiast przepustu w dnie(.3).

Montaż




W przypadku zastosowań wymagających zachowania higieny należy zamontować obudowę zespołu pod kątem co najmniej 3°, aby zapewnić odpływ wody i innych płynów.



Montażu należy dokonać na odtłuszczonym i równym podłożu za pomocą odpowiednich śrub z łbem walcowym M5 z elementem uszczelniającym, aby zapewnić stopień ochrony do IP69K. W przypadku zastosowań wymagających zachowania higieny należy zadbać, aby czyszczenie i kontrola uszkodzeń odbyły się ze wszystkich stron. Dlatego zalecamy, aby odległość od innych elementów maszyny nie była mniejsza od 10 cm.

Obudowa zespołu

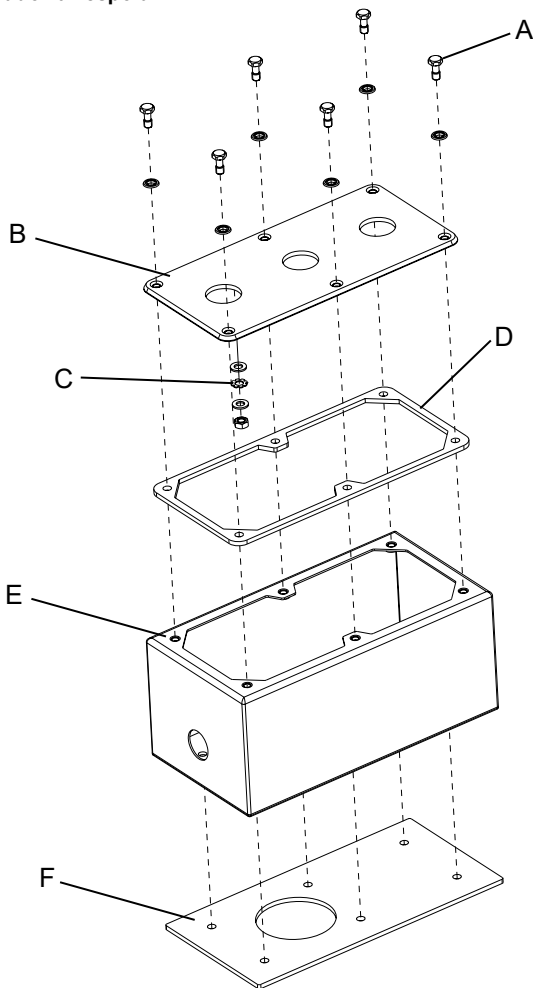

Moment dokręcania dla śrub mocujących M5 dolnej skrzynki obudowy 2 Nm ± 0,1 Nm.


 
Legenda

- A: Śruby mocujące pokrywy z uszczelką
- B: Pokrywa obudowy
- C: Przyłącza uziemiające
- D: Uszczelka pokrywy
- E: Dolna skrzynka obudowy
- F: Uszczelka powierzchniowa

Zestaw

A: Zestaw składający się z 6 śrub mocujących pokrywy z uszczelką

C: Zestaw przyłączy uziemiających składający się z 6 podkładek, 3 podkładek podatnych ząbkowanych i 3 nakrętek

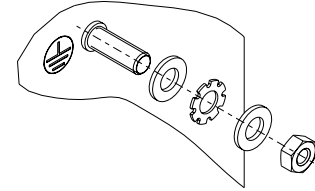

Moment dokręcania 1,3 Nm ± 0,1 Nm

Konserwacja



Do czyszczenia należy stosować wyłącznie dopuszczone środki czyszczące. Ich lista jest dostępna na żądanie. Nie wolno czyścić w temperaturze przekraczającej 80°C. Po zakończeniu czyszczenia przeprowadzić kontrolę ze wszystkich stron pod kątem uszkodzeń. Natychmiast wymienić uszkodzone urządzenia / elementy.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Niemcy
Telefon: +49 202 6474-0
Faks: +49 202 6474-100
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

