



JP 取扱説明書 1ページ
原文翻訳：本日本語訳は、シュメアザール本社のドイツ語原文を基に作成されたものであり、翻訳上の疑義がある場合、原文及び英文のみが有効となります。

製品内容

タイプコード

DHS-150-BKBU-①

番号	記号	内容
①	L	左側ヒンジドア
	R	右側ヒンジドア

目的

DHS-150 ドアハンドルシステムは、回転式保護装置のAZM150電磁ロック付きインターロックと一緒に使うことに適しています。保護装置は外側からドアハンドルを引く事により、開閉出来ます。ドアが開いた状態では、ドアハンドルは開放ドアボルトの端の位置にはめ込まれます。



ドアボルト (E寸法参照) は、閉じた状態で南京錠または同様の固定具で施錠することはできません。(閉めない場合、中にいる人は危険区域から出ることが出来なくなります。)




ドアハンドルシステムは緊急脱出の用途には使用できません。



回転ドアの最小半径は400mmです。

想定条件:

- 40 mm プロファイル
- 電磁ロック付きインターロックと ドアハンドルシステムとの距離 15 mm
- 40mm プロファイル用の標準ヒンジを使用します

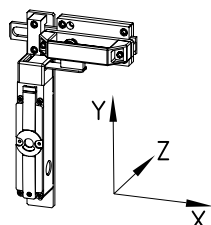

- 電磁ロック付きインターロックとアクチュエータユニットとの公差

X = ±5 mm

Y = ±0.5 mm

Z = ±1 mm

無許可の修理、改造、変更は、安全上の理由から許可されておらず、製造者はその結果生じた損害について一切の責任を負いません。

組立

組み立て上のご注意



 
組み立ては資格のある人のみが行ってください。

取り付け


DHS-150 ドアハンドルシステムは危険領域外での取付けのみ、使用できます。

外部アタッチメント

右側ヒンジ
ドア



左側ヒンジ
ドア

 


許可されている組み立て配置

DHS-150-...-L

DHS-150-...-R


DHS-150-...-R

DHS-150-...-L

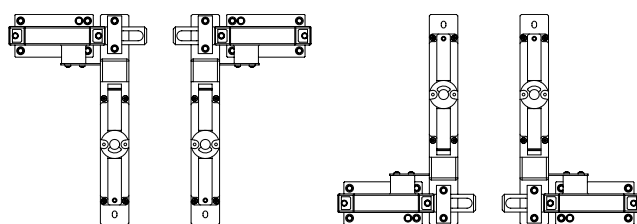

外形図

すべての寸法は mm 単位です。

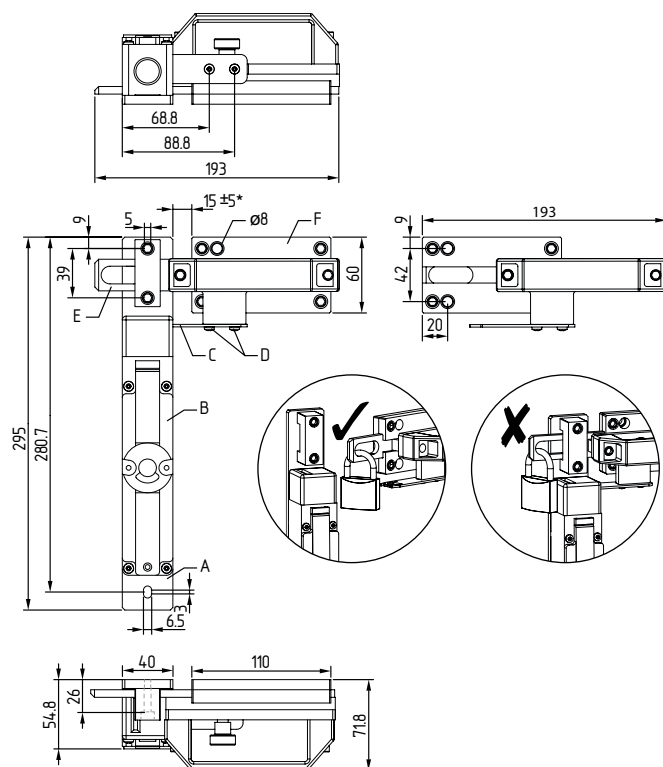

記号説明

A = AZM150組立プレート含む。

B = AZM150 電磁ロック付きインターロックは含まない。

C = AZM150-B1 アクチュエータ (標準コード AZM150

(Mat.-No.: 153033699) の場合は別途注文 /

個別コード AZM150i-...-B1 の場合は付属品に含まれます。)

D = 一方方向スロット付きいたずら防止ねじ (付属)

E = ドアボルト (閉じた位置)

F = DHS-150 組立プレート (付属)

* 距離が 10 mm 以下の場合、ドアは外側にのみ開くことができます。



たわみの直径が 5 mm のロックのみ使用できます。