



**JP** 取扱説明書 1ページ  
原文翻訳：本日本語訳は、シュメアザール本社のドイツ語原文を基に作成されたものであり、翻訳上の疑義がある場合、原文及び英文のみが有効となります。発行元

**概要**

シュメアザール製品の範囲は、個人消費者向けではありません。

**!** 設置、安全性、事故防止に関する国固有の規制、および適切な廃棄を管理する規則を遵守してください。

**技術データ**

規格:	EN 60947-5-1
ISO 14119に基づく設計:	1
保護等級:	IP65, IP67 EN 60529 に準拠
保護等級 235, 255 及び 236, 256:	I 及び II, 回
汚染度:	3
使用周囲温度:	-30 °C ~ +80 °C
締め付けトルク:	
- 固定ネジ 236, 256 及び 235, 255:	1.2 Nm 及び 2 Nm
- カバーネジ 235, 255:	0.7 Nm
- アクチュエーターヘッドのネジ:	0.45 Nm
- ネジ端子:	0.8 Nm
ケーブル断面積:	0.75 ~ 2.5 mm <sup>2</sup>
使用カテゴリー AC-15, DC-13 I <sub>e</sub> /U <sub>e</sub> :	
- ネジ端子:	4 A / 240 VAC, 1 A / 24 VDC
- M12 コネクタ, 4極 236, 256:	4 A / 240 VAC, 1 A / 24 VDC
- M12 コネクタ, 4極 235, 255:	4 A / 50 VAC, 1 A / 24 VDC
定格インパルス耐電圧 U <sub>imp</sub> :	
- ネジ端子:	6 kV
- M12 コネクタ, 4極 236, 256 及び 235, 255:	4 kV 及び 0.8 kV
定格絶縁電圧 U <sub>i</sub> :	
- ネジ端子:	250 V
- M12 コネクタ, 4極 236, 256 及び 235, 255:	250 V 及び 50 V
閉鎖熱電流 I <sub>the</sub> :	
- ネジ端子:	10 A
- M12 コネクタ, 4極:	4 A
最大ヒューズ定格:	6 A gG Dヒューズ
要求条件付き短絡電流:	1,000 A
B <sub>10D</sub> EN ISO 13849-1 に準拠した NC接点:	20,000,000


**UL** NPTネジの場合、ハブは筐体に接続する前に、電線管（コンジット）に接続する必要があります。  
256タイプの場合：鋼製電線管（コンジット）には使用出来ません。

**i** 最新の適用適合宣言書を含む詳細情報は、シュメアザールのカタログまたはインターネット上のオンラインカタログ (products.schmersal.com) でご覧いただけます。

**接点仕様**

**!** 電気配線は通電されていない状態で、専門技術者が実施してください。


ケーブル引込口に付いては、適切な保護等級を持つケーブルグランドを使用しなければなりません。  
M12コネクタ付きバージョンのピン配列は括弧内に記載されています。  
すべてのNC接点は強制乖離機構付き⊖。

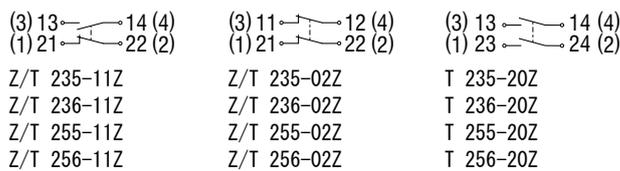

導体の長さX: 6mm






**ケーブル接続**

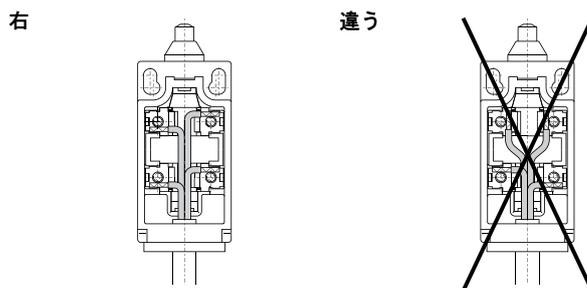

**取り付け**

ハウジングはストッパーとしては使わないで下さい。  
取付け方向は自由です。(外形図)

作動ヘッド (90° 刻みで調整可能)      オフセットローラーレバー (10° 刻みで調整可能)

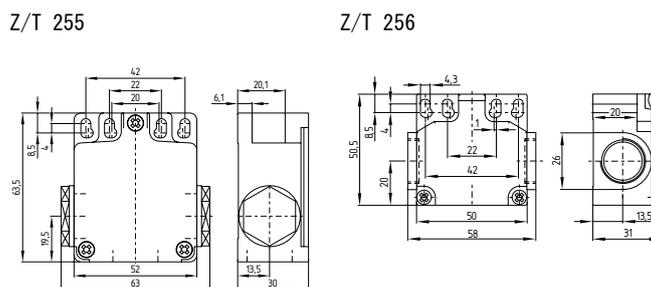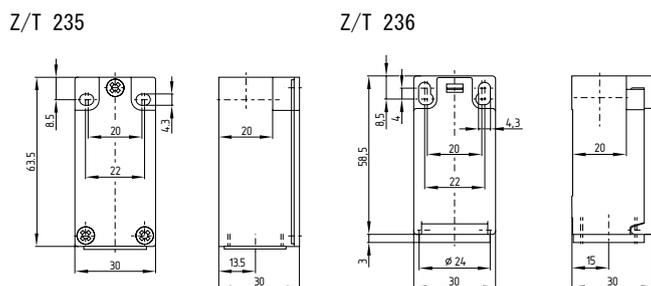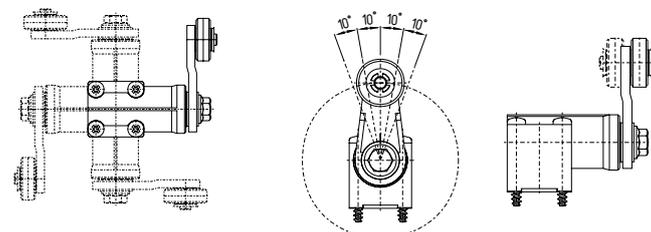

JP お問い合わせ / 製造元

製造者および原産国に関する情報は、表示プレートに記載されています。

**K.A. Schmersal GmbH & Co. KG**  
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal  
Germany  
Phone: +49 202 6474-0  
Fax: +49 202 6474-100  
E-Mail: [info@schmersal.com](mailto:info@schmersal.com)  
Internet: [www.schmersal.com](http://www.schmersal.com)

**Schmersal India Private Limited**  
G-7/1, MIDC, Ranjangaon  
Taluka Shirur, Dist. Pune - 412 220  
Maharashtra  
インド  
Phone: +91 21 38614700  
E-Mail: [info-in@schmersal.com](mailto:info-in@schmersal.com)  
Internet: [www.schmersal.in](http://www.schmersal.in)

生産地:  
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司  
上海市青浦区漕盈路3336号  
201712中国  
电话: +86-21-63 75 82 87  
传真: +86-21-69 21 43 98  
邮箱: [info@schmersal.com.cn](mailto:info@schmersal.com.cn)  
网址: [www.schmersal.com.cn](http://www.schmersal.com.cn)