



JP 取扱説明書 1ページ  
原文翻訳：本日本語訳は、シュメアザール本社のドイツ語原文を基に作成されたものであり、翻訳上の疑義がある場合、原文及び英文のみが有効となります。発行元

## 概要

シュメアザール製品の範囲は、個人消費者向けではありません。



設置、安全性、事故防止に関する国固有の規制、および適切な廃棄を管理する規則を遵守してください。

## 技術データ

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 規格:                                                   | EN 60947-5-1                |
| ISO 14119に基づく設計:                                      | 1                           |
| 保護等級:                                                 | IP65, IP67 EN 60529 に準拠     |
| 保護等級 332, 335, 355 及び 336:                            | I 及び II, 回                  |
| 汚染度:                                                  | 3                           |
| 使用周囲温度:                                               | -30 °C ~ +80 °C             |
| 締め付けトルク:                                              |                             |
| - 固定ネジ 332, 335 及び 336:                               | 2 Nm 及び 1.2 Nm              |
| - カバーネジ 332, 335, 336:                                | 1 Nm                        |
| - アクチュエータヘッドのネジ:                                      | 1.5 Nm                      |
| - ネジ端子:                                               | 0.8 Nm                      |
| ケーブル断面積:                                              | 0.75 ~ 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 使用カテゴリー AC-15, DC-13 I <sub>e</sub> /U <sub>e</sub> : |                             |
| - ネジ端子 335, 336, 355:                                 | 4 A / 240 VAC, 4 A / 24 VDC |
| - ネジ端子 332:                                           | 2.5 A / 240 VAC             |
| - M12 コネクタ, 4極 336:                                   | 4 A / 240 VAC, 4 A / 24 VDC |
| - M12 コネクタ, 4極 332, 335, 355:                         | 4 A / 50 VAC, 4 A / 24 VDC  |
| 定格インパルス耐電圧 U <sub>imp</sub> :                         |                             |
| - ネジ端子 335, 336, 355:                                 | 6 kV                        |
| - ネジ端子 332, 335, 355 -03Z, -12Z:                      | 4 kV                        |
| - M12 コネクタ, 4極 336 及び 332, 335, 355:                  | 4 kV 及び 0.8 kV              |
| 定格絶縁電圧 U <sub>i</sub> :                               |                             |
| - ネジ端子:                                               | 250 V                       |
| - M12 コネクタ, 4極 336, 332 及び 335, 355:                  | 250 V 及び 50 V               |
| 閉鎖熱電流 I <sub>the</sub> :                              |                             |
| - ネジ端子 335, 336, 355:                                 | 10 A                        |
| - ネジ端子 332:                                           | 6 A                         |
| - M12 コネクタ, 4極:                                       | 4 A                         |
| 最大ヒューズ定格:                                             | 6 A gG Dヒューズ                |
| 要求条件付き短絡電流:                                           | 1,000 A                     |
| B <sub>100</sub> EN ISO 13849-1 に準拠した NC接点:           | 20,000,000                  |




最新の適用適合宣言書を含む詳細情報は、シュメアザールのカタログまたはインターネット上のオンラインカタログ (products.schmersal.com) でご覧いただけます。

## 電気配線



電気配線は通電されていない状態で、専門技術者が実施してください。

ケーブル引込口に付いては、適切な保護等級を持つケーブルグランドを使用しなければなりません。  
M12コネクタ付きバージョンのピン配列は括弧内に記載されています。  
すべてのNC接点は強制乖離機構付き⊖。

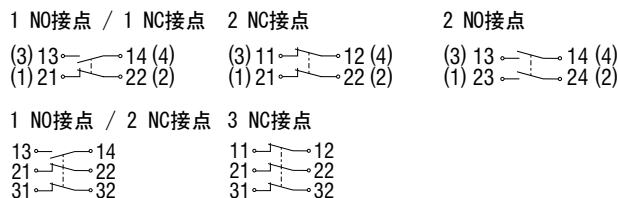


導体の長さX: 6mm




## ケーブル接続

 右




違う

 


## 取り付け

ハウジングはストッパーとしては使わないで下さい。  
取り付け方向は自由です。(外形図)


作動ヘッド  
(90° 刻みで調整可能)

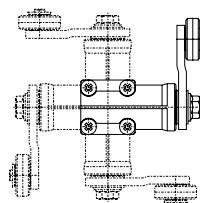


オフセットローラーレバー  
(10° 刻みで調整可能)

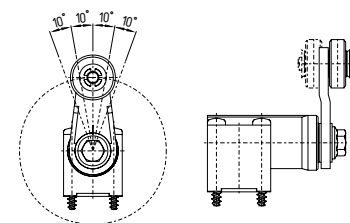


Z 332

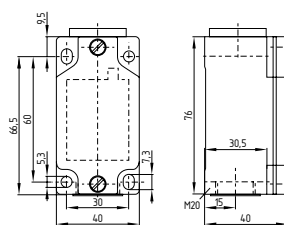


Z/T 335

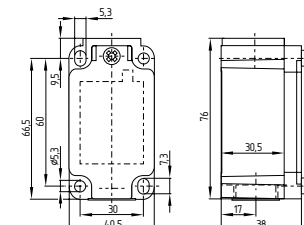

Z/T 336

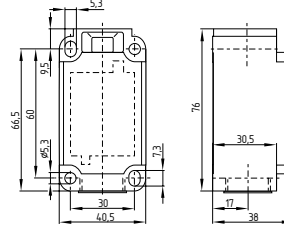


Z/T 355

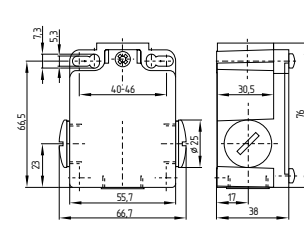


## スイッチ機能の変更


両方向へ動作

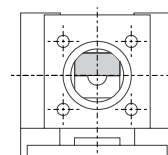

時計回りのみ動作

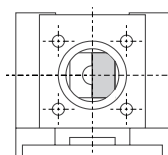

反時計回りのみ動作

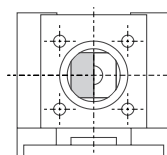

JP

お問い合わせ / 製造元

製造者および原産国に関する情報は、表示プレートに記載されています。

**K.A. Schmersal GmbH & Co. KG**  
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal  
Germany  
Phone: +49 202 6474-0  
Fax: +49 202 6474-100  
E-Mail: [info@schmersal.com](mailto:info@schmersal.com)  
Internet: [www.schmersal.com](http://www.schmersal.com)

**Schmersal India Private Limited**  
G-7/1, MIDC, Ranjangaon  
Taluka Shirur, Dist. Pune - 412 220  
Maharashtra  
インド  
Phone: +91 21 38614700  
E-Mail: [info-in@schmersal.com](mailto:info-in@schmersal.com)  
Internet: [www.schmersal.in](http://www.schmersal.in)

生産地:  
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司  
上海市青浦区漕盈路3336号  
201712中国  
电话: +86-21-63 75 82 87  
传真: +86-21-69 21 43 98  
邮箱: [info@schmersal.com.cn](mailto:info@schmersal.com.cn)  
网址: [www.schmersal.com.cn](http://www.schmersal.com.cn)